


## Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-V-E1/0,22m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

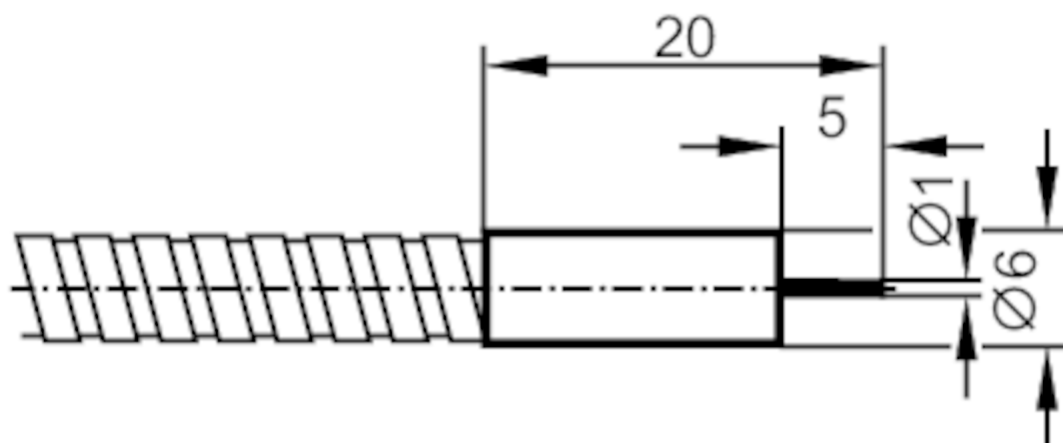

## Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

## Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

## OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

8

## OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

8

## Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

## Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

1

Comprimento da sonda

[mm]

5

Comprimento total

[mm]

220

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-00-A-V-E1/0,22m

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Materiais                               | Adaptador: ABS                |
| Material da fibra ótica                 | vidro                         |
| Material da sonda de fibra ótica        | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
| Material do revestimento da fibra ótica | alumínio                      |
| <b>Notas</b>                            |                               |
| Quantidade da embalagem                 | 1 peças                       |