



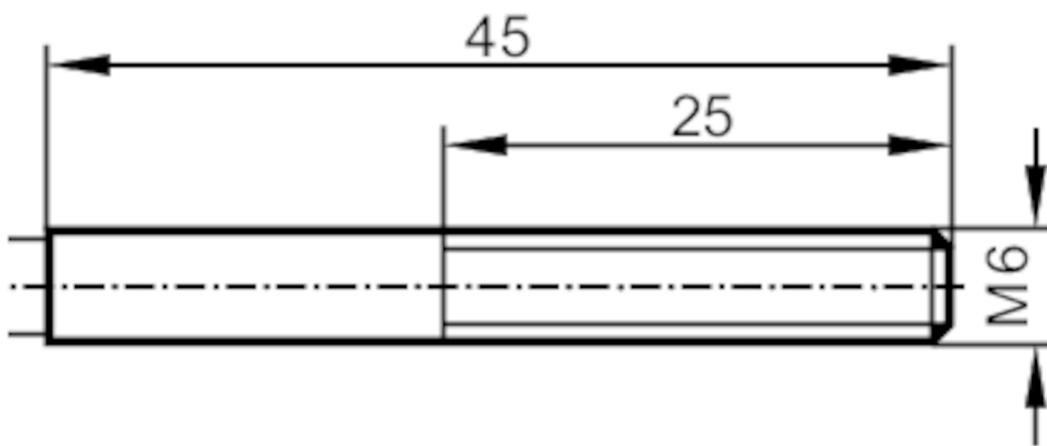
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-M6 1m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20523

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

**Aplicação**

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de deteção

Alcance da deteção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da deteção da fibra ótica [mm]

40

OUF

Alcance da deteção da fibra ótica [mm]

40

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda [mm]

45

E20498



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-M6 1m

Comprimento total	[mm]	1000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica		metal silicone
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças