


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-R4/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20054

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

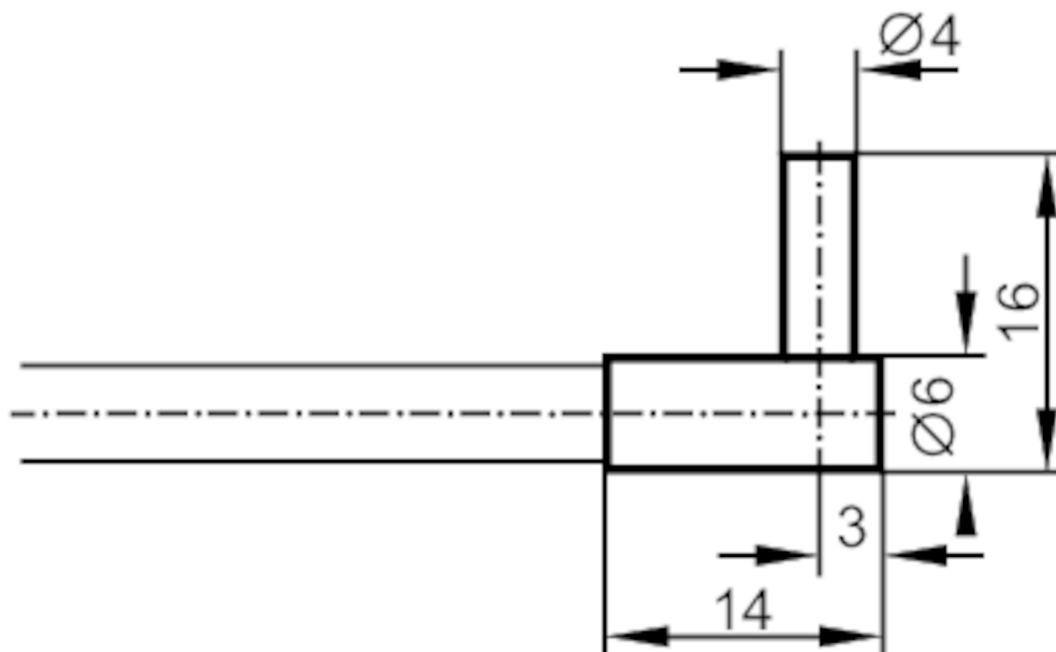

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

32

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

32

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

4

Comprimento da sonda

[mm]

10

**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-00-P-A-R4/2M

Comprimento total	[mm]	2000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiais		Adaptador: PPE
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		PVC
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças