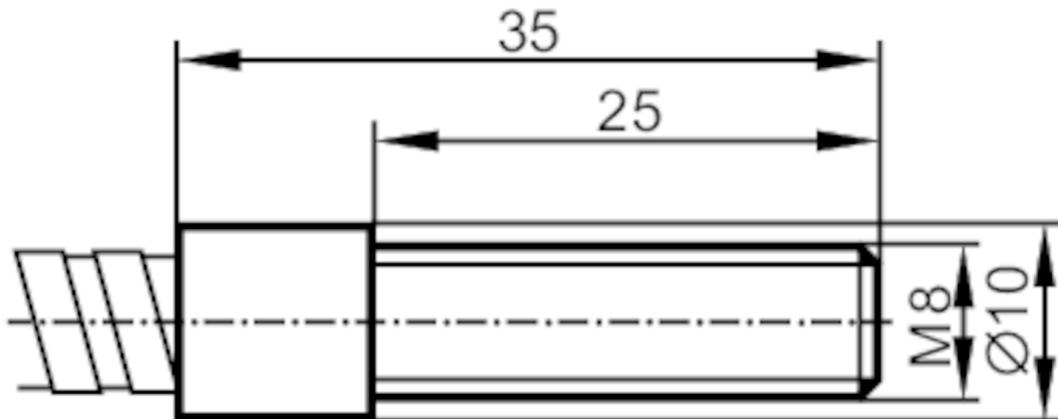


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-M8/5M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

**Aplicação**

Princípio das funções Sensor de reflexão difusa

Zona de deteção

Alcance da deteção com amplificador de fibra ótica de tipo OIF

OIF

Alcance da deteção da fibra ótica [mm] 29

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M8
Comprimento total [mm]	5000
Raio de curvatura mínimo [mm]	30
Materiais	Adaptador: PA
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio

E20170



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-M8/5M

Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
---	----------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------