




Adaptador de processo para união roscada de tubos de leite

ADAPT IFM-DIN11851/DN80

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

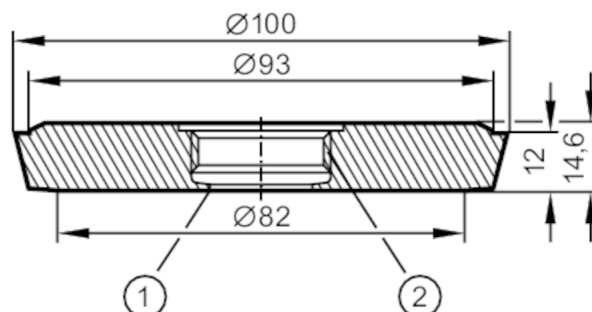

- 1 Rosca asséptica
2 Selo aséptico

Aplicação

Resistência à pressão [bar] 25

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Ligação do sensor Aseptoflex

Conexão de processo Uniões roscadas para tubos de leite DN80 DIN 11851

Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido 0,4 / 4

Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 H4

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças