




Prolongador

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC030
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

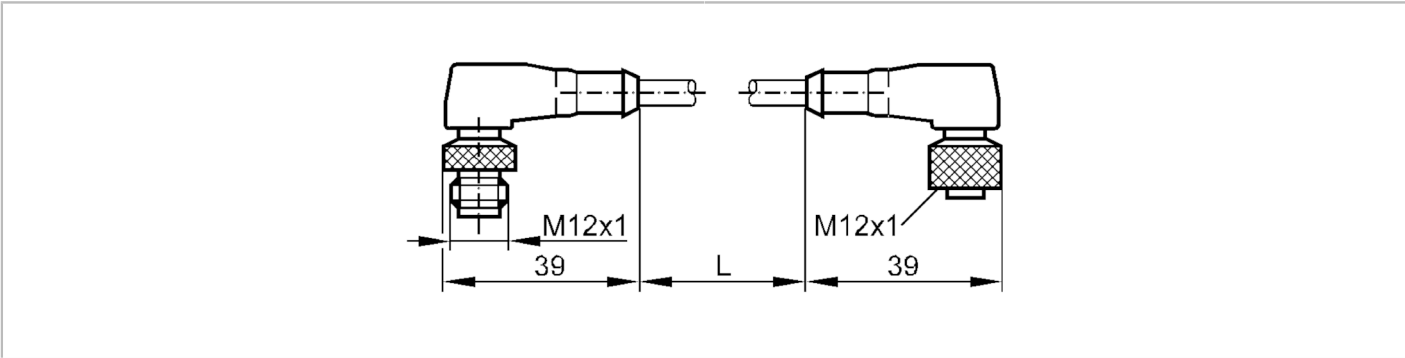

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos


Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

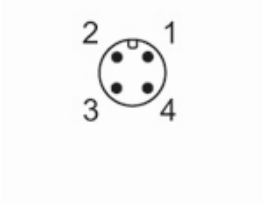



Prolongador

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

