




Soquete de instalação

ADOGH040--S0,50

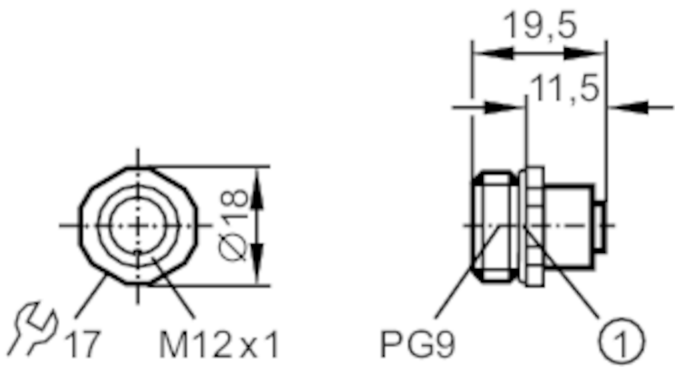

1 O-ring



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	28,7
Rosca de montagem		PG 9
Materiais		zinco moldado sob pressão niquelado
Material do invólucro		zinco moldado sob pressão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E70156



Soquete de instalação


ADOGH040--S0,50

conexão elétrica


Cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

 Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: zinco moldado sob pressão, niquelado



Conexão

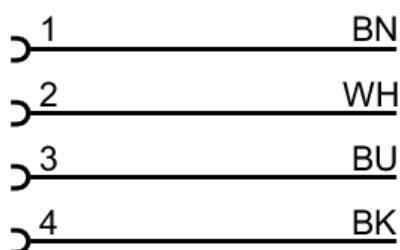

Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco