 


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVC002



Produktmerkmale

Kabeldose

Für Sensoren mit

M12-Steckverbindung

Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung

AC/DC

Betriebsspannung

[V]

300 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-45...105

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Ausführung

gerade

Werkstoff Griffkörper

TPE

Werkstoff Überwurfmutter

Messing; vernickelt

Anzugsdrehmoment Überwurfmutter
[Nm]

0,5

Elektrischer Anschluss

Anschluss

TPE-S-Kabel / 5 m; 4 x AWG 22 (4 x 0,34 mm²)

Mantelfarbe

schwarz

Anschlussbelegung


Adernfarben

BK schwarz

BN braun

BU blau

WH weiß

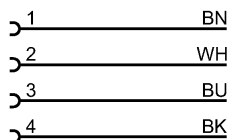

Bemerkungen

Verpackungseinheit

[Stück]

1

 
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE — E18005 — 08.04.2016

nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVC002

no longer available - archive entry

replaced by: EVC002



Product characteristics

Socket

For sensors with

M12 connector

Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design	AC/DC
Operating voltage [V]	300 AC/DC

Environment

Ambient temperature [°C]	-45...105
Protection	IP 68

Mechanical data

Design	straight
Material body	TPE
Material nut	Brass; nickel-plated
Tightening torque for knurled nut [Nm]	0.5

Electrical connection

Connection	TPE-S cable / 5 m; 4 x AWG 22 (4 x 0.34 mm²)
Sheath colour	black

Wiring

Core colours

BK	black
BN	brown
BU	blue
WH	white



1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Remarks

Pack quantity [piece]	1
-----------------------	---

 
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — We reserve the right to make technical alterations without prior notice. — GB — E18005 — 08.04.2016

no longer available - archive entry

replaced by: EVC002

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVC002



Caractéristiques du produit

Connecteur femelle

Pour détecteurs avec

Connecteur M12

Contacts dorés

Données électriques

Technologie	AC/DC
Tension d'alimentation [V]	300 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-45...105
Protection	IP 68

Données mécaniques

Version	droit
Matière corps	TPE
Matière bague moletée	laiton; nickelé
Couple de serrage maxi pour écrou [Nm]	0,5

Raccordement électrique

Raccordement	câble TPE-S / 5 m; 4 x AWG 22 (4 x 0,34 mm ²)
Couleur de la gaine	noir

Branchement

Couleurs des fils conducteurs

BK	noir
BN	brun
BU	bleu
WH	blanc



1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Remarques

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVC002