




Cablu de conectare

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

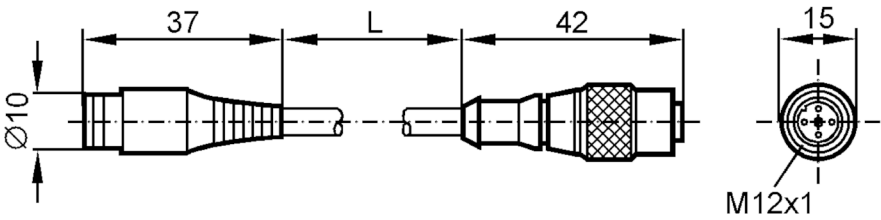

Date electrice

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Tensiune de lucru | [V] | 10...55 DC |
|-------------------|-----|------------|

Condițiile mediului

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...70 |
| Protecție               |      | IP 65    |

Date mecanice

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Materiale        | TPU              |
| Material turnat  | TPU              |
| Material piuliță | alama, nichelată |

Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x Torson, drept; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată






## Cablu de conectare

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

### Conectare electrică

Cablu: 0,2 m, PUR / PVC

### Racord

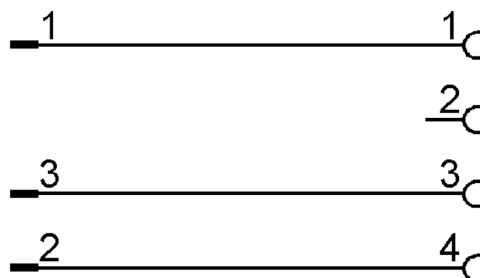

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

