




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAK120MSS0010A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

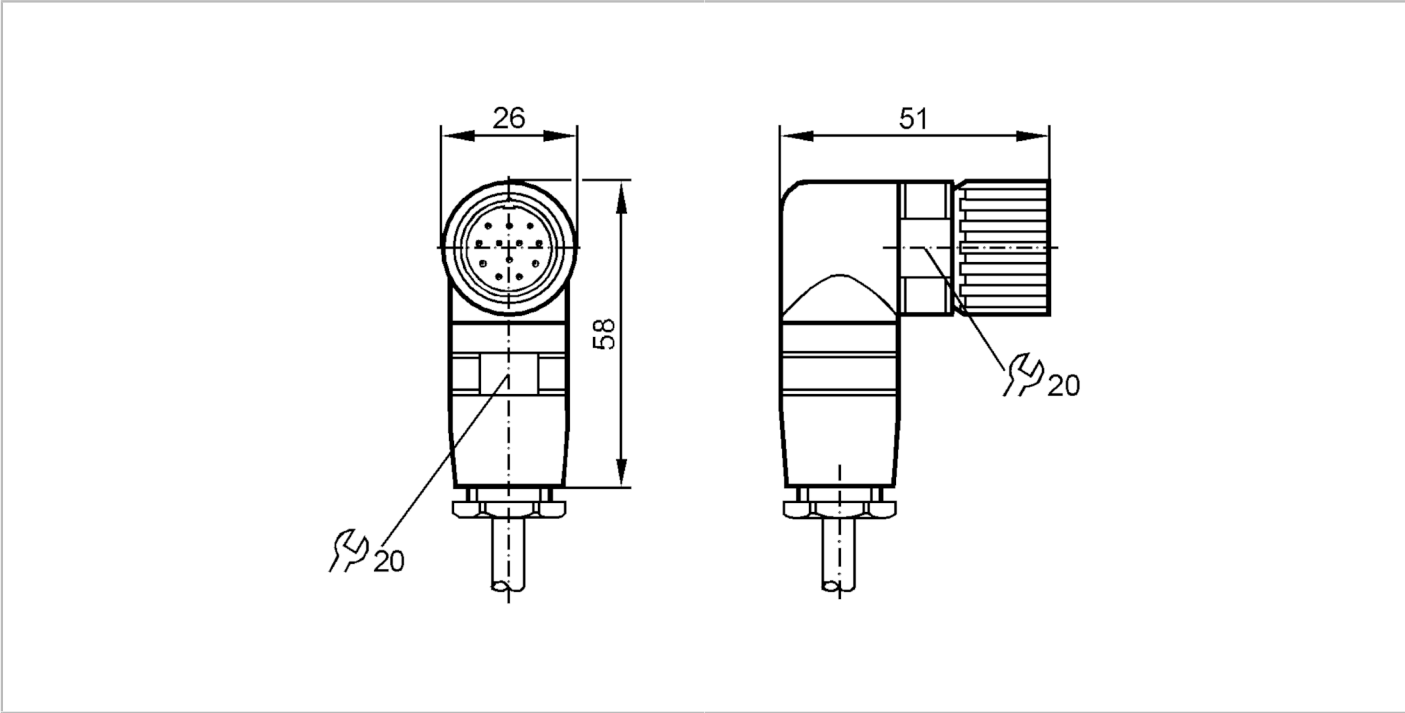

Date electrice

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Tensiune de lucru | [V] | 10...30 DC |
|-------------------|-----|------------|

Condițiile mediului

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...90 |
| Protecție               |      | IP 65    |

Date mecanice

|                  |      |                  |
|------------------|------|------------------|
| Dimensiuni       | [mm] | 51 x 26 x 58     |
| Materiale        |      | alama nichelată  |
| Material turnat  |      | alama, nichelată |
| Material piuliță |      | alama, nichelată |

Observații


|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| Unitate de ambalare |  | 1 buc. |
|---------------------|--|--------|

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,1 mm )

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M23, cu cot; Corp turnat: alama, nichelată; Blocare: alama, nichelată

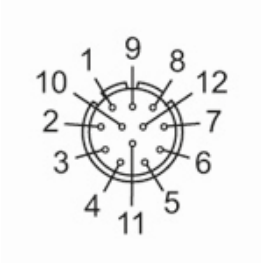



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAK120MSS0010A

### Racord

|    |       |
|----|-------|
| 1  | BK 1  |
| 2  | BK 2  |
| 3  | BK 3  |
| 4  | BK 4  |
| 5  | BK 5  |
| 6  | BK 6  |
| 7  | BK 7  |
| 8  | BK 8  |
| 9  | BK 9  |
| 10 | BK 10 |
| 11 | BK 11 |
| 12 | GN/YE |