


Mufa tata demontabila

SSTGH040PLSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11504

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

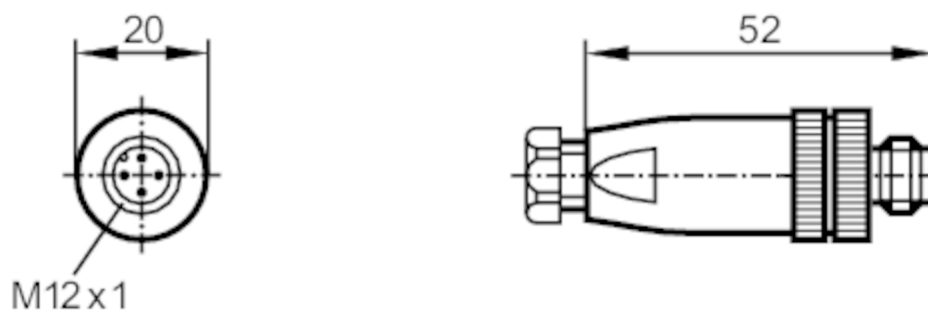

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
-------------------------	------	----------

Protectie		IP 67
-----------	--	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	20 x 20 x 52
------------	------	--------------

Materiale		PBT
-----------	--	-----

Material turnat		PBT
-----------------	--	-----

Material piuliță		PBT
------------------	--	-----

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

E10260



Mufa tata demontabila

SSTGH040PLSFKPG

Conectare electrică

terminale: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 4...6 mm

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PBT; Blocare: PBT



Racord

