


# E11438



## Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC031MSS0001H03STGH030MSS

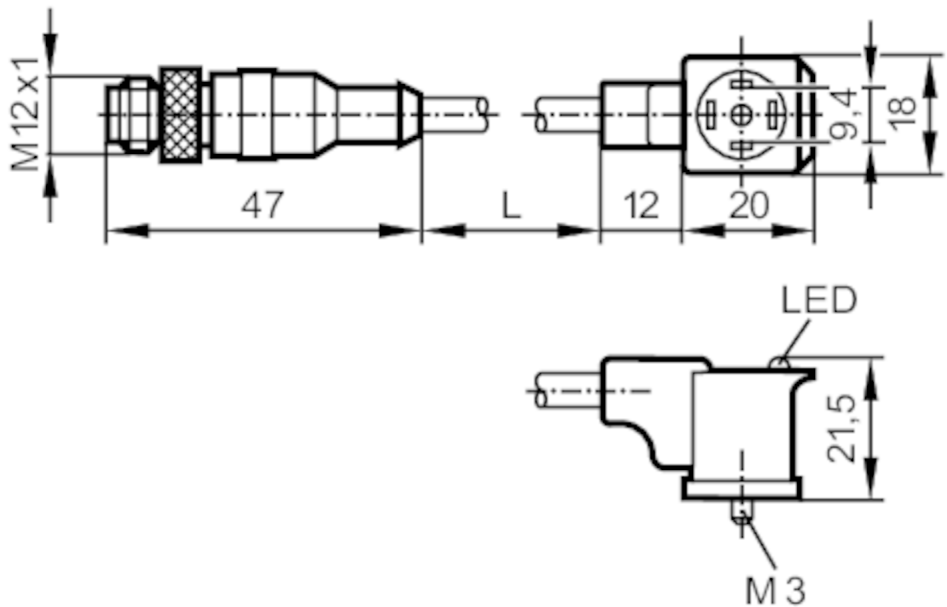

| Aplicatie                    |                                             |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Caracteristici speciale      | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite |                  |
| Fără silicon                 | da                                          |                  |
| Date electrice               |                                             |                  |
| Tensiune de lucru            | [V]                                         | < 24 AC/DC       |
| Protecție la supratensiune   |                                             | da; (VDR)        |
| Curent total Max.            | [A]                                         | 3                |
| Condițiile mediului          |                                             |                  |
| Temperatură de ambianță      | [°C]                                        | -25...80         |
| Protectie                    |                                             | IP 67            |
| Date mecanice                |                                             |                  |
| Greutate                     | [g]                                         | 77,7             |
| Materiale                    |                                             | PUR              |
| Material turnat              |                                             | PUR              |
| Material piuliță             |                                             | alama, nichelată |
| Afisaj / elemente de operare |                                             |                  |
| Display                      | Stare de funcționare                        | 1 x LED, galben  |
| Accesorii                    |                                             |                  |
| Articole livrate             | Șurub<br>Câmp inscripționare                |                  |
| Observații                   |                                             |                  |
| Unitate de ambalare          | 1 buc.                                      |                  |



## Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC031MSS0001H03STGH030MSS

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



### Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Racord

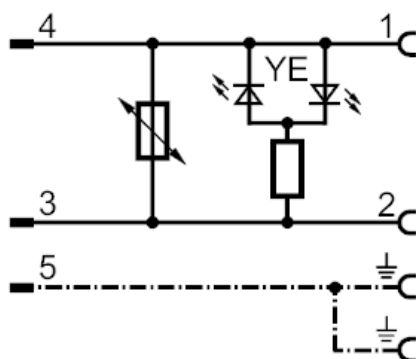

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip C standard industrial, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: Alamă nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

