

Cablu de conectare


VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC054

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

Țineți seama de lungimea variabilă a cablului!

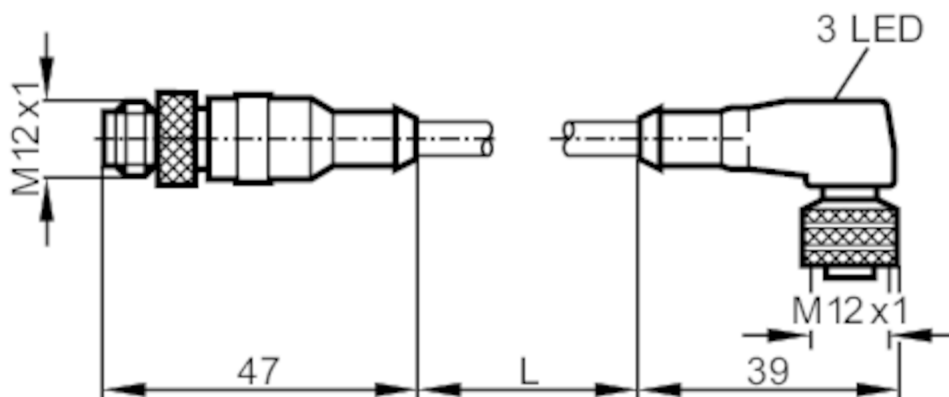

Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

10...30 DC

Curent total Max.

[A]

3

Iesiri

Model electric

PNP

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...80

Protectie

IP 68

Date mecanice

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

alama, nichelată

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

1 x LED, galben

Operare

1 x LED, verde



Cablu de conectare

VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Conectare electrică

Cablu: 3 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord

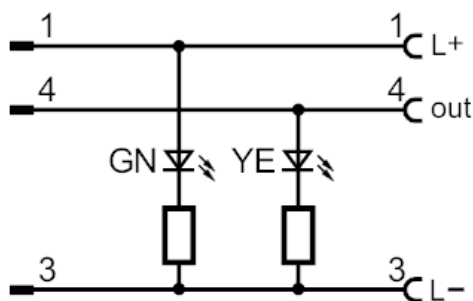

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

