

E11017




Insula de conexiuni

ZDO4H059MSS0005H11

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EBC016

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

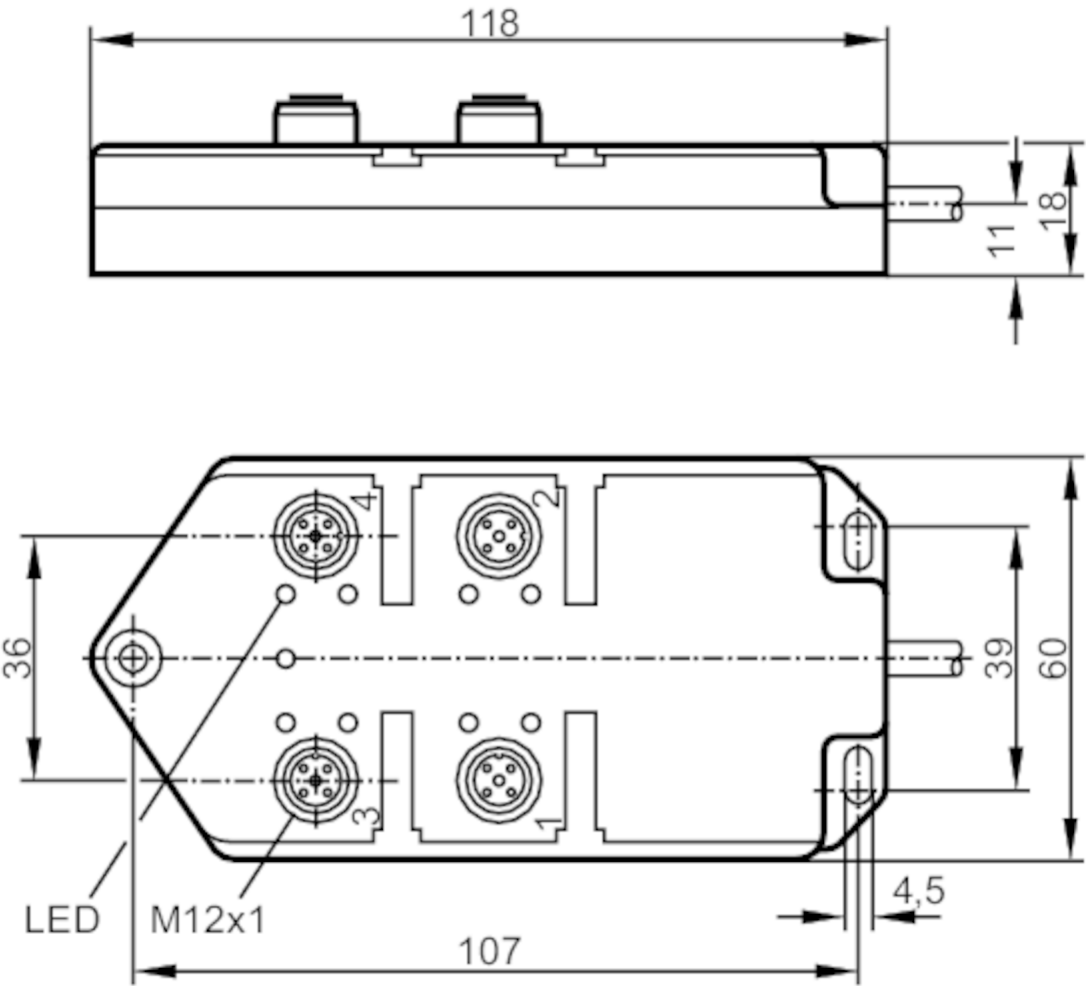

Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

10...30 DC

Clasa de protectie

II

Curent total Max. pe modul/
slot

[A]

4

Curent total Max.

[A]

12

Iesiri

Model electric

PNP

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-15...80

E11017



Insula de conexiuni

ZDO4H059MSS0005H11

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Numarul de porturi splitter box	4
Tip conector	M12

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	8 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - gaura

Conector: 4 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm

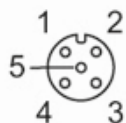



Insula de conexiuni

ZDO4H059MSS0005H11

Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben