

E12561



Cablu de conexiune in Y

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; Adecvat portcablu	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	8...32 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...80
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	-20...80
Protectie	IP 67; (conectat cu conectorul dedicat)	
Date mecanice		
Greutate	[g]	135
Materiale	PA; Conector mama: TPU portocaliu; Etanșare: FKM	
Material piuliță	alama, nichelată	
Numarul de porturi splitter box	2	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Cablu de conexiune in Y

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS

Observații

Unitate de ambalare


1 buc.

Conectare electrică - conector DEUTSCH

Conector: 1 x conector DEUTSCH, drept



Racord

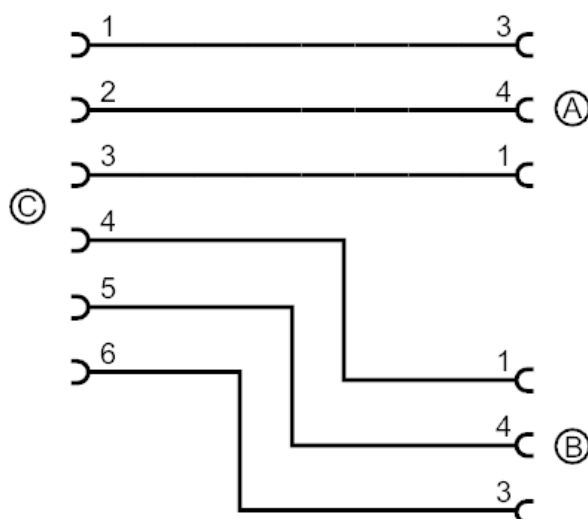

Conectare electrică - Conector mama

Cablu: 1 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conector: 2 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

