




Mufa tata demontabila

SSTA040MSSFKSG

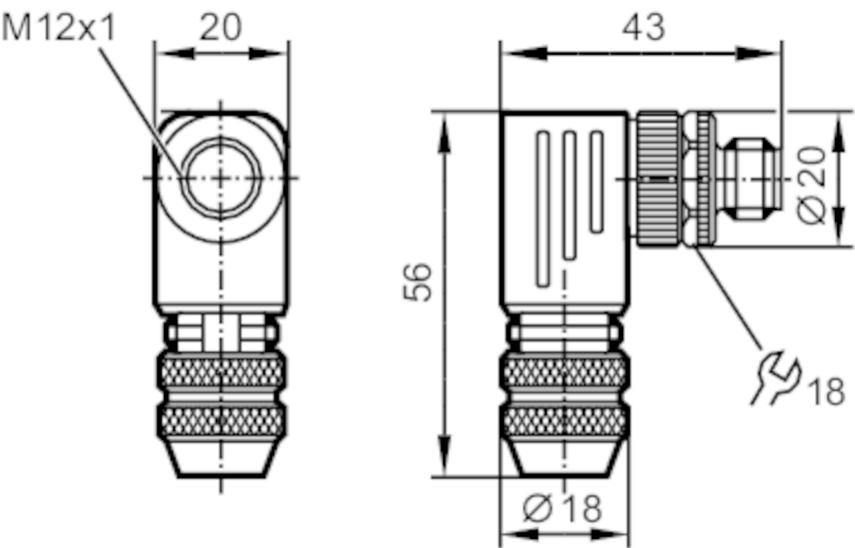

Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
Curent total Max.	[A]	4; (...40 °C)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	66,5
Dimensiuni	[mm]	42 x 20 x 54
Materiale		Zinc turnat sub presiune nichelată
Material turnat		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Mufa tata demontabila

SSTA040MSSFKSG

Conectare electrică

terminale cu surub: ...0,75 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: D; Corp turnat: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: de protecție



Racord

