


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-A-M6/0,29M

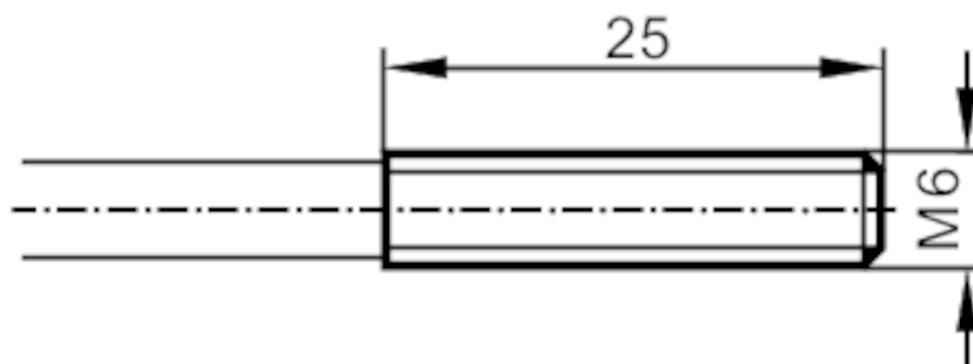

Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF; OOF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

200

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

36,5

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungimea capului de sesizare

[mm]

25

Lungime totală

[mm]

290; (+20 mm)



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-A-M6/0,29M

Rază minimă îndoire	[mm]	20
Dispunere fibre		
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		Aluminiu
Materialul fibrei		PVC
Accesorii		
Articole livrate		Piulițe hexagonale: 2 x M6, Oțel inox
		saibe dintate: 2
		Piuliță moletată: 1 x M11
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.