


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-V-E1/0,3M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

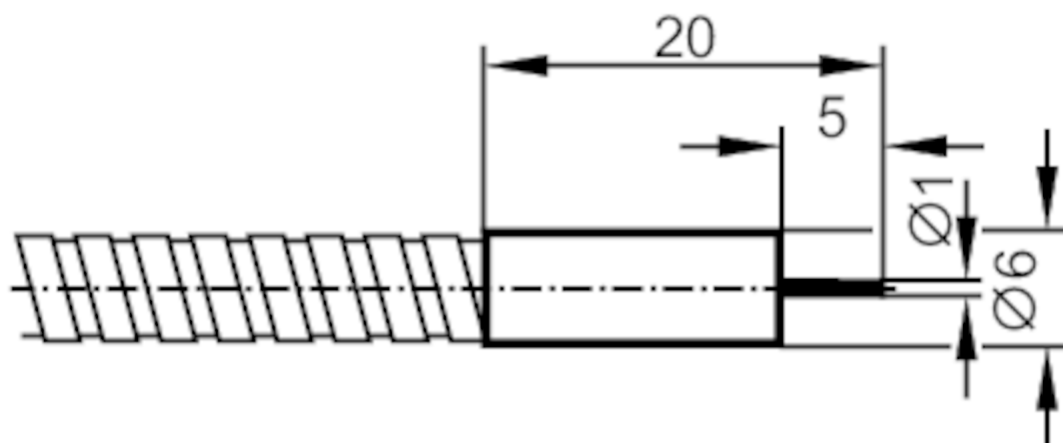

Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

8

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

8

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie [mm]

1

Lungimea capului de sesizare [mm]

5

Lungime totală [mm]

300; (+5 mm)

Rază minimă îndoire [mm]

20

Materiale

Adaptor: ABS

Materialul fibrei

Sticlă



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-V-E1/0,3M

Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei	Aluminiu
Observatii	
Unitate de ambalare	1 buc.