


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

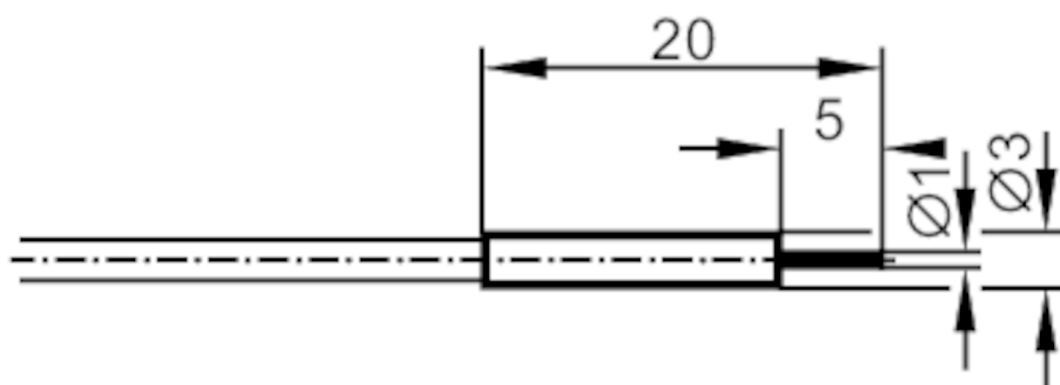

Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

8

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

8

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie

[mm]

1

Lungimea capului de sesizare

[mm]

5

Lungime totală

[mm]

800

Rază minimă îndoire

[mm]

20

Materiale

Adaptor: PPE

Materialul fibrei

Sticlă



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei	PVC
Observatii	
Unitate de ambalare	1 buc.