




## Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-P-A-R3/2M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

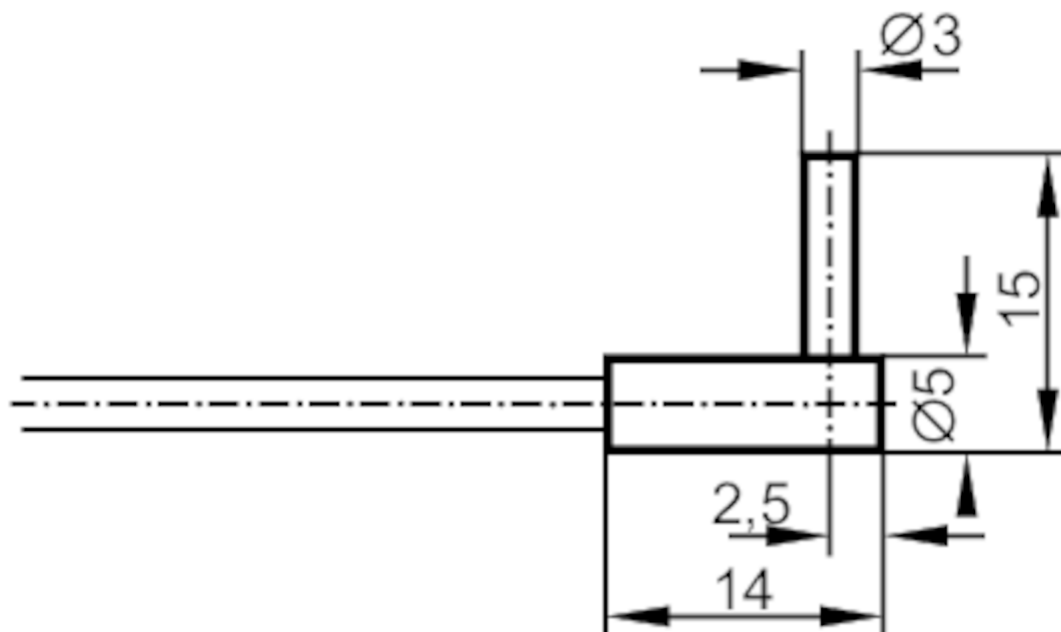

## Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

## Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OKF; OUF

## OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

96

## OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

96

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

## Date mecanice

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

3

Lungimea capului de sesizare

[mm]

10

Lungime totală

[mm]

2000

Rază minimă îndoire

[mm]

10

Materiale

Adaptor: PPE

Materialul fibrei

Sticlă

**Senzor fibra optica de tip bariera**

FE-00-P-A-R3/2M

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Materialul capului fibrei | Aluminiu |
| Materialul fibrei         | PVC      |
| <b>Observații</b>         |          |
| Unitate de ambalare       | 1 buc.   |