


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-A-A-E3/4m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

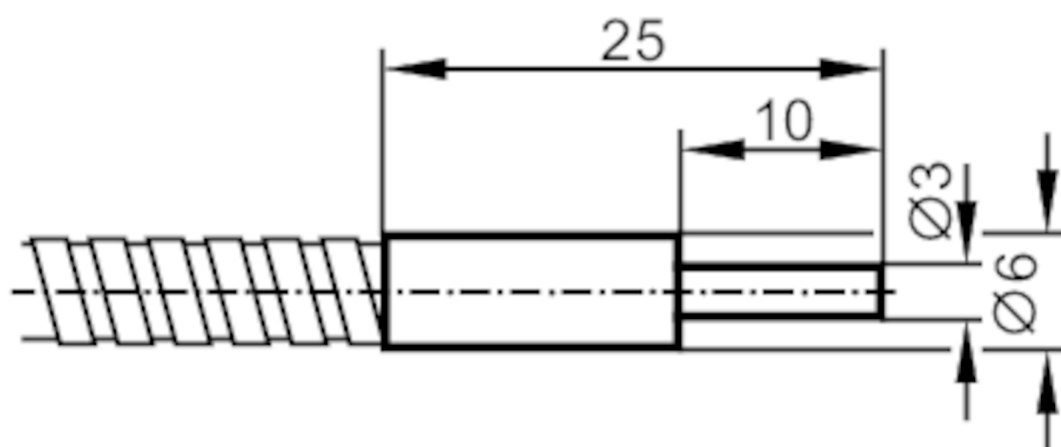

Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

51

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie [mm]

3

Lungime totală [mm]

4000

Rază minimă îndoire [mm]

30

Materiale

Adaptor: PA

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

Aluminiu

Materialul fibrei

Aluminiu

E20348



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-A-A-E3/4m

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.