


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-A-A-M4/1,5M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

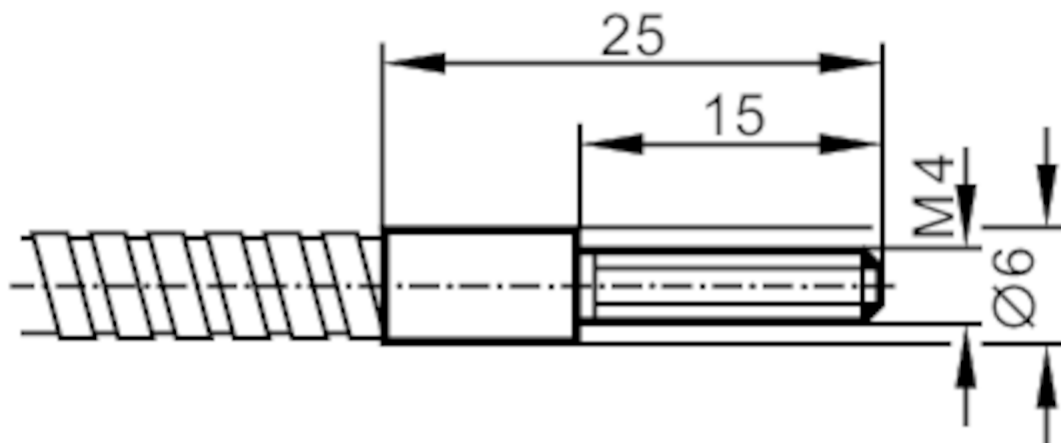

Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

108

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

108

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M4

Lungimea capului de sesizare [mm]

15

Lungime totală [mm]

1500

Rază minimă îndoire [mm]

20

Materiale

Adaptor: ABS

Materialul fibrei

Sticlă

E20361



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-A-A-M4/1,5M

Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	Aluminiu
Observatii	
Unitate de ambalare	1 buc.