




Adaptor igienic de proces pentru teava

ADAPT IFM-DIN11851/DN80

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

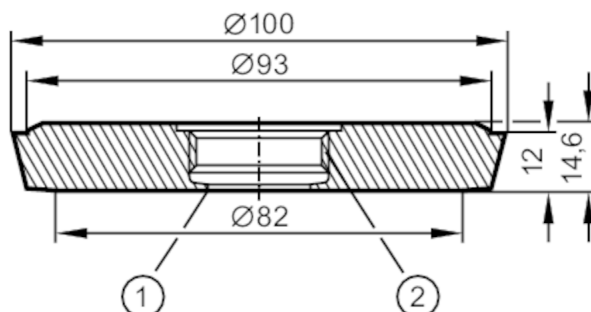

- 1 Filet Aseptoflex
2 Cantă etanșare Aseptoflex

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar] 25

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instructiuni de siguranta Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Materiale inox (1.4404 / 316L)

Conectare senzor Aseptoflex

Conectarea la proces fitting țeavă DN80 DIN 11851

Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede 0,4 / 4

Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866 H4

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.