


Adaptare de montare pentru senzori capacitivi

MOUNTING CAP G1", POM

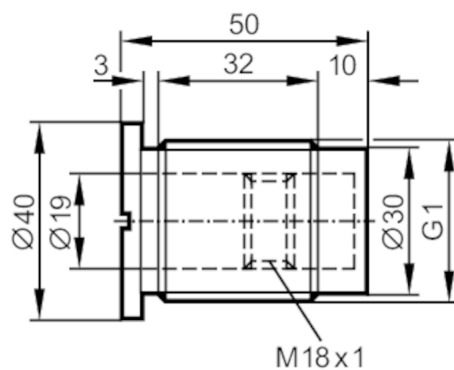

Aplicatie

Rezistență la presiune	[bar]	8
------------------------	-------	---

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
-------------------------	------	----------

Date mecanice

Greutate	[g]	40
----------	-----	----

Dimensiuni	[mm]	G 1 / L = 50
------------	------	--------------

Desemnarea firului		G 1
--------------------	--	-----

Materiale		Adaptor: POM
-----------	--	--------------

Moment de strângere	[Nm]	5
---------------------	------	---

Conectare senzor		conectare pe filet M18 x 1 Filet interior
------------------	--	---

Conectarea la proces		conectare pe filet G 1 filet exterior
----------------------	--	---------------------------------------

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------