




Piese T

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

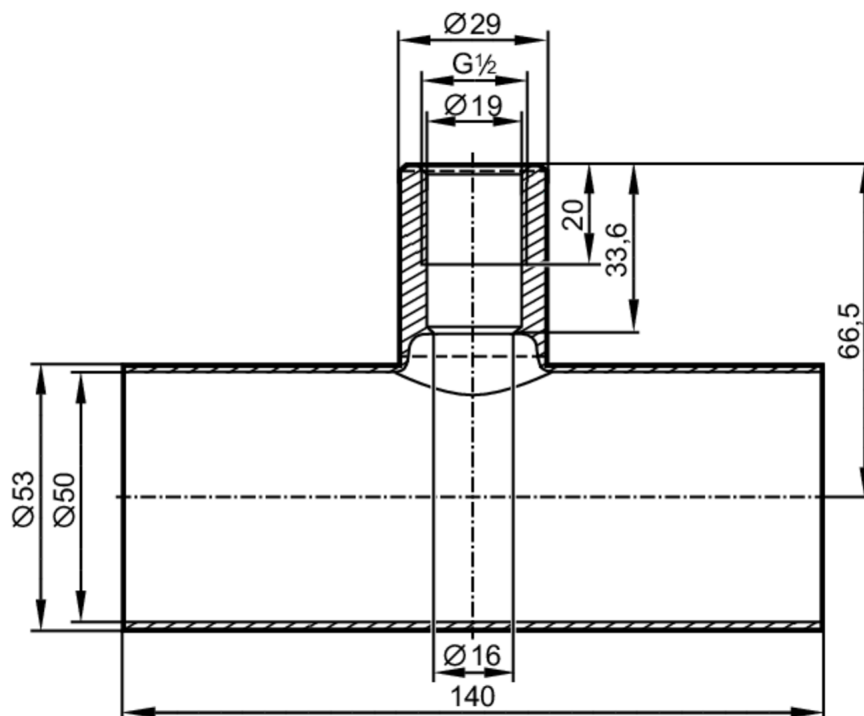

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Aplicatie	
Execuție	pentru senzori si adaptoare cu conexiune la proces G ½ A
Rezistență la presiune [bar]	20
Teste / certificari	
Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.
Date mecanice	
Greutate [g]	667,5
Materiale	inox (1.4404 / 316L)
Conectare senzor	G 1/2 banda de etansare
Conectarea la proces	Adaptor sudură Ø 53 mm
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede	0,8 / 4
Accesorii	
Articole livrate	O-Inel: 1, FKM
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.