


Mufa tip mama adaptoare

ADOGH040--S0,50

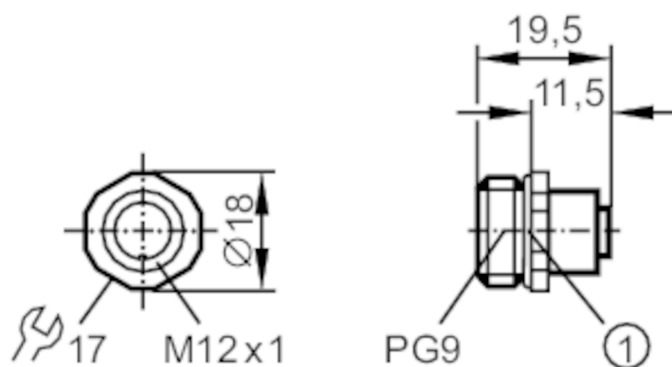

1 O-Inel



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
-------------------	-----	-------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
-------------------------	------	----------

Protecție	IP 68
-----------	-------

Date mecanice

Greutate	[g]	28,7
----------	-----	------

Filet de montaj	PG 9
-----------------	------

Materiale	Zinc turnat sub presiune nichelată
-----------	------------------------------------

Material turnat	Zinc turnat sub presiune, nichelată
-----------------	-------------------------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E70156



Mufa tip mama adaptoare

ADOGH040--S0,50

Conectare electrică


Cablu: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Zinc turnat sub presiune, nichelată



Racord

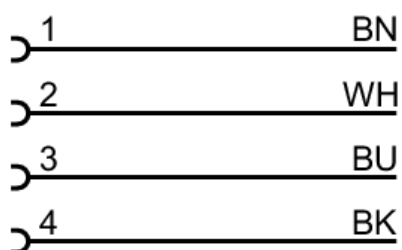

Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb