



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040ZDB0002E04



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	5...70
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	85,8
Dimensiuni	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiale		Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM
Material piuliță		alama, nichelată
Adecvat portcablu		da



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040ZDB0002E04

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații


Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC, negru, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

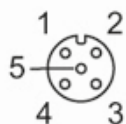

Racord



BK =
 BN =
 BU =
 WH =

Culorile conecticii :
 negru
 maro
 albastru
 alb