

DN2035




Блок питания 24 V DC, импульсный

POWER SUPPLY/24VDC/40A

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E84036

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

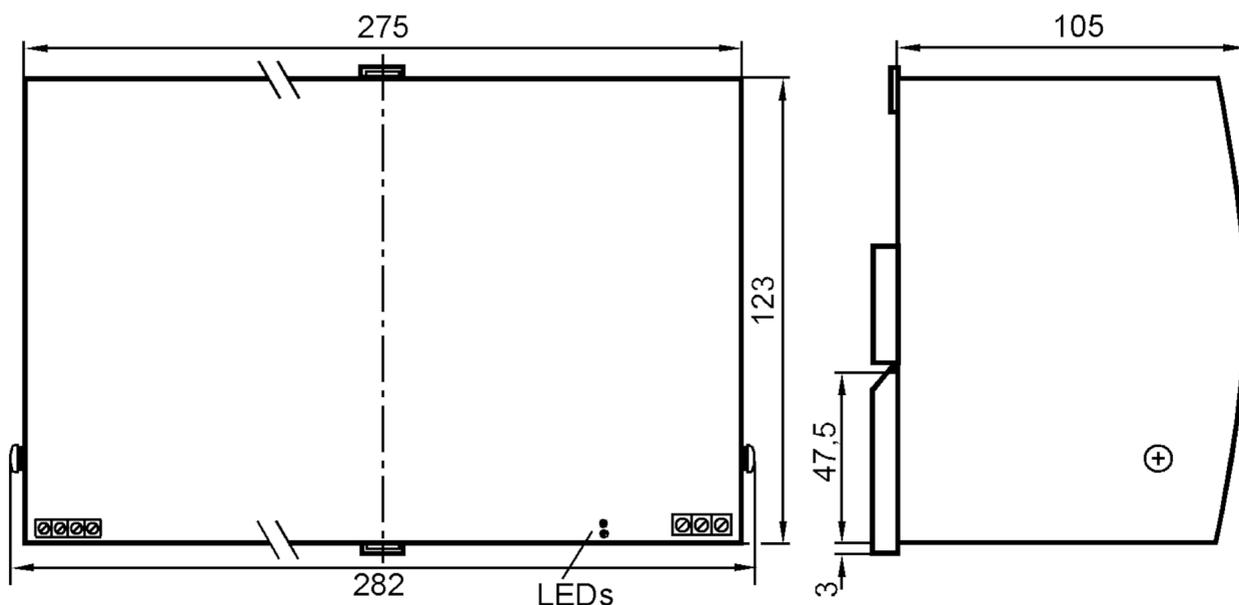

Электронные данные

Номинальное напряжение AC	[V]	400...500
Номинальная частота AC	[Hz]	47...63
Диапазон входного напряжения переменного тока	[V]	340...575
Выходное напряжение DC	[V]	24...28
Класс защиты		I; (IEC 61140)
Макс. время задержки при включении	[ms]	100
Время задержки включения питания	[s]	< 100
Выходное напряжение	[V]	регулируемый
Допуск выходного напряжения	[%]	2
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении	[A]	40
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности		1
Макс. остаточная пульсация	[%]	0,2

