




Распределительная коробка

ZDO4H059MSS0000-00STAM190MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EBC004
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

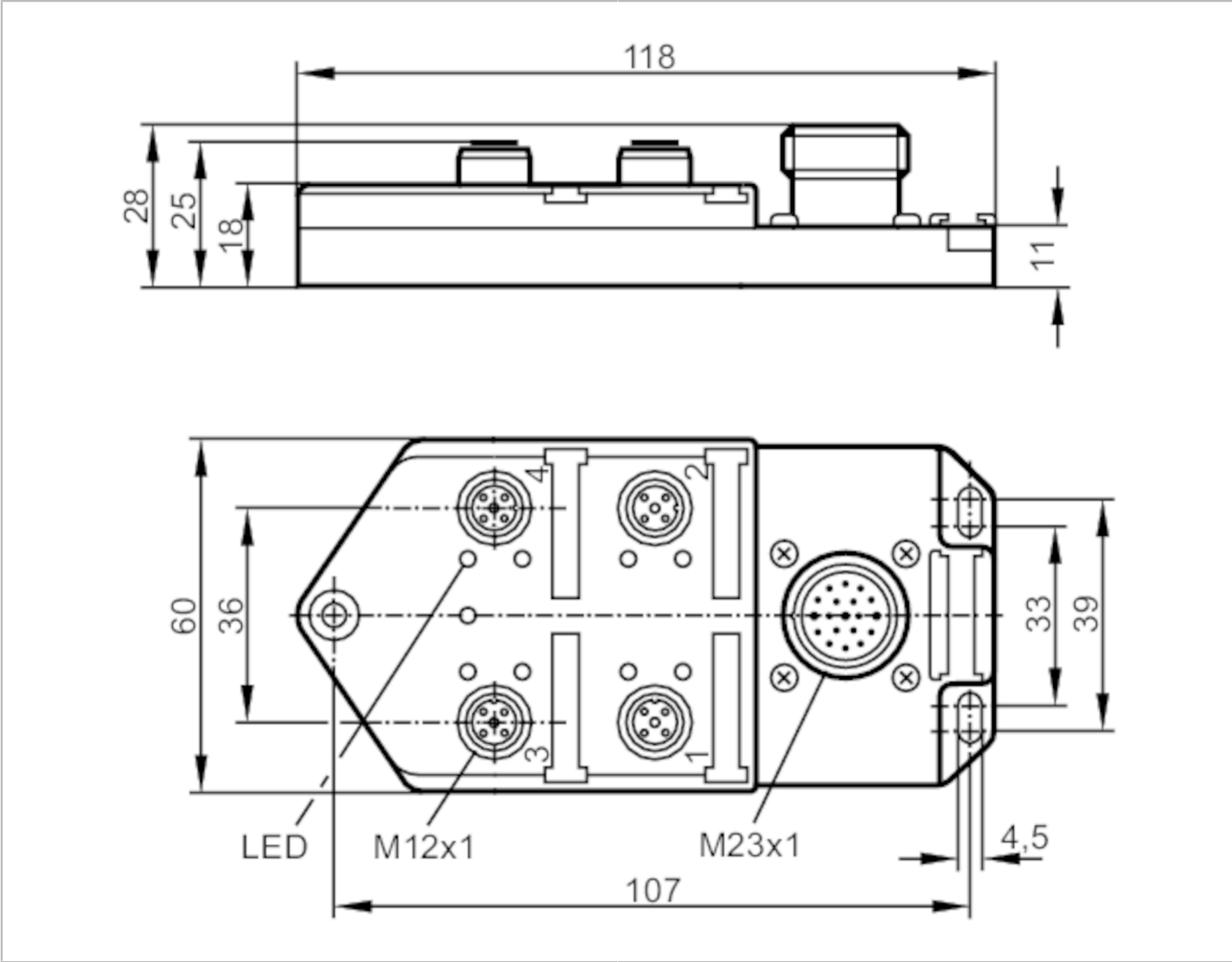

Приложение		
Особенности	без силикона; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты		II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	10
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-15...80

E10945



Распределительная коробка

ZDO4H059MSS0000-00STAM190MSS

Степень защиты	IP 67
----------------	-------

Механические данные

Размеры [mm]	28 x 60 x 118
Материал	TPU
Формованный материал корпуса	TPU
Количество портов распределительной коробки	4
Тип подключения	M12

Дисплеи / Элементы управления


Дисплей	Состояние выхода	8 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Соединение


Разъем: 1 x M23; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm

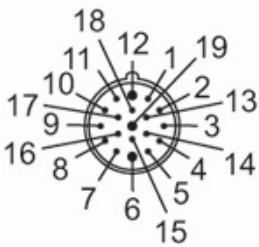

Распределительная коробка

ZDO4H059MSS0000-00STAM190MSS

Соединение

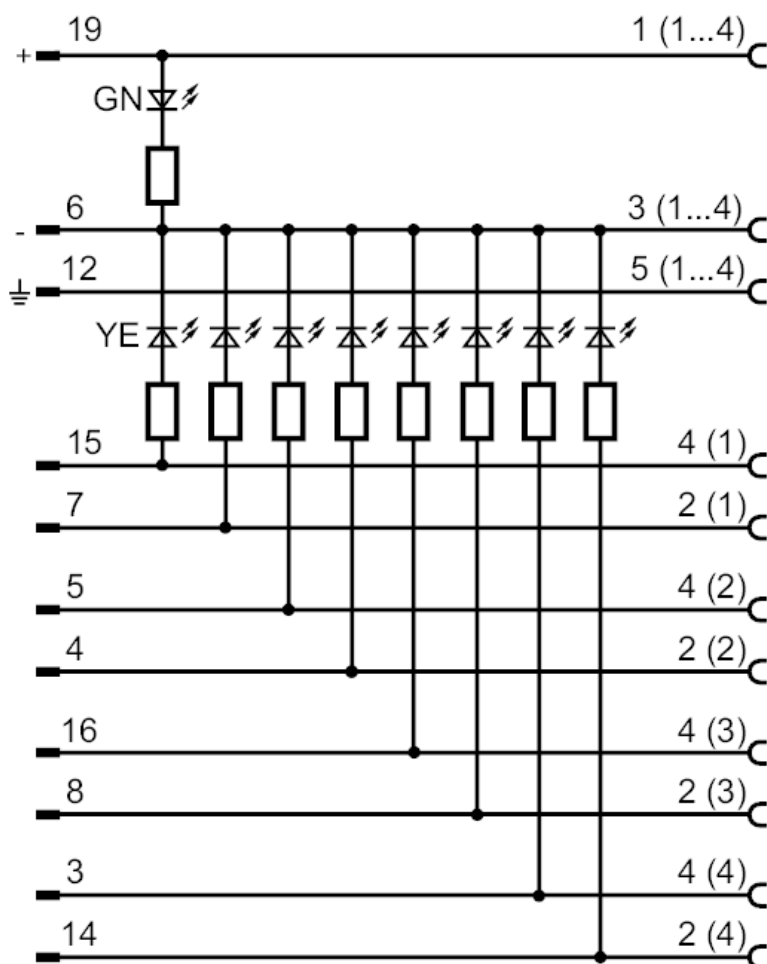

электрическое подключение - паз

Разъем: 4 x M12; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm

