




Тройник

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

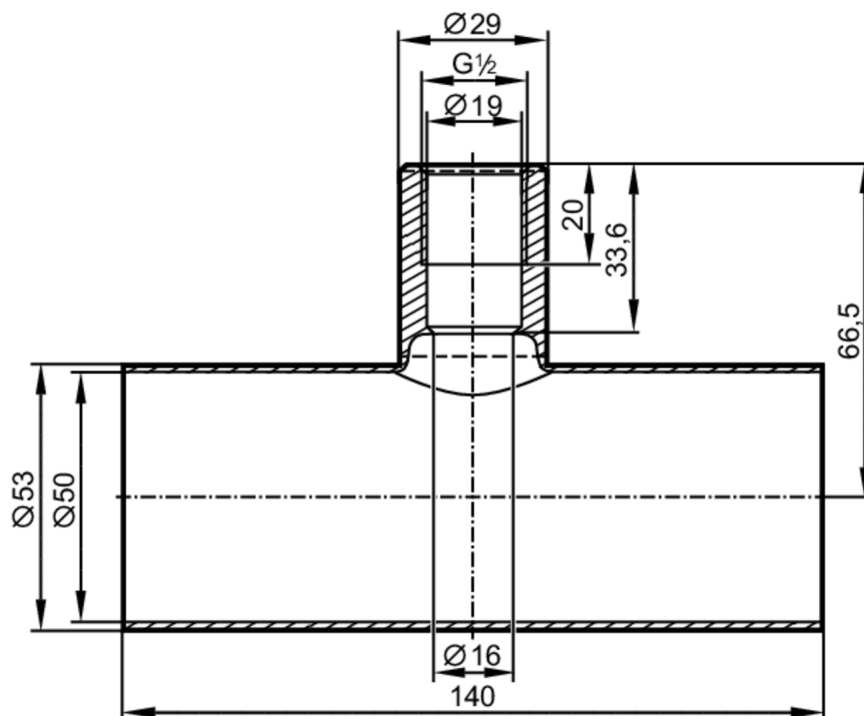

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Приложение		
Исполнение		для датчиков и адаптеров с присоединением G 1/2 A
Предел прочности по давлению [bar]		20
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением		Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации		Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.
Механические данные		
Вес [g]		667,5
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Соединение датчика		G 1/2 уплотняющий конус
Подключение к процессу		варной адаптер Ø 53 mm
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0,8 / 4
Принадлежности		
Комплект поставки		О-кольцо: 1, FKM
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.