


E3M123



Anslutningskabel

MCI CONNECTION CABLE 3M

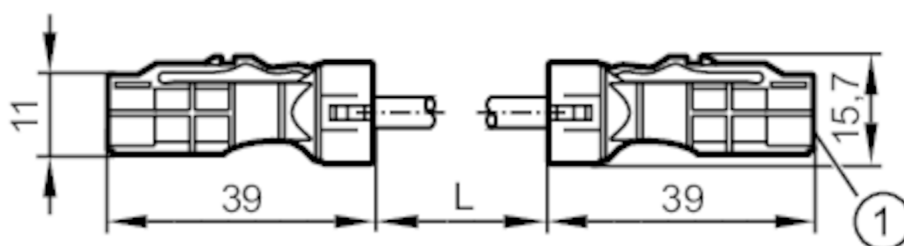

1 MCI



Applikation		
Speciella egenskaper		För användning i släpkedja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...105
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	116,8
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie vid fast installation	≥ 40 mm
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 3 m, TPU, svart		