


Lös honkontakt

SDOGH050MSSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11511

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

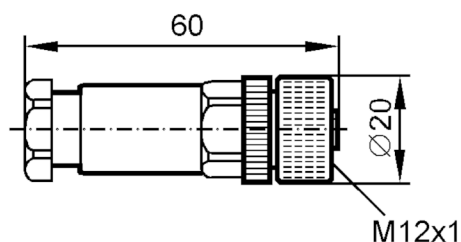

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 50 AC/DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	20 x 20 x 60
------	------	--------------

Material	PA
----------	----

Gjuten-body material	PA
----------------------	----

Material mutter	Mässing, förnicklad
-----------------	---------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10621



Lös honkontakt

SDOGH050MSSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

