


Konfektionierbar hankontakt

SSTGH040PLSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11504

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

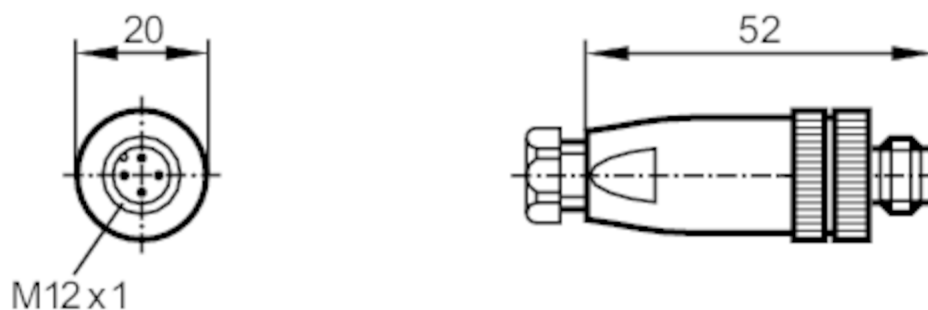

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...55 DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	20 x 20 x 52
------	------	--------------

Material	PBT
----------	-----

Gjuten-body material	PBT
----------------------	-----

Material mutter	PBT
-----------------	-----

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10260



Konfektionierbar hankontakt

SSTGH040PLSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 4...6 mm

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: PBT



Anslutning

