


Konfektionierbar hankontakt

SSTGH040MSSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11504

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

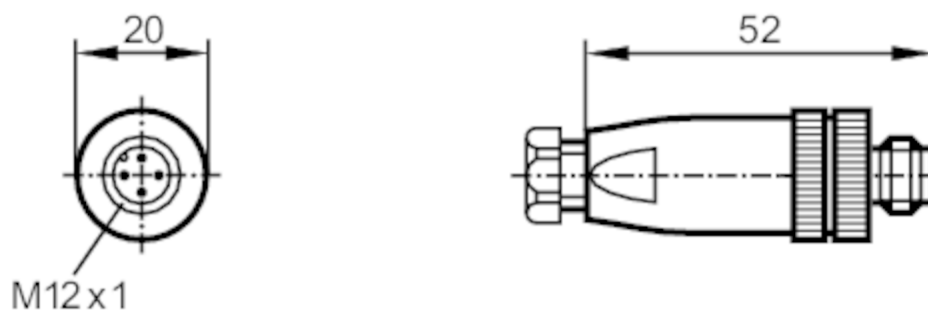

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 125 AC / < 150 DC
---------------------	-----	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklass		IP 67
----------------	--	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	20 x 20 x 52
------	------	--------------

Material		PA
----------	--	----

Gjuten-body material		PA
----------------------	--	----

Material mutter		Mässing, förnicklad
-----------------	--	---------------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

E10277



Konfektionierbar hankontakt

SSTGH040MSSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 4...6 mm

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

