


## Anslutningskabel

VDOAH032MSS0005H03STGH030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC054

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

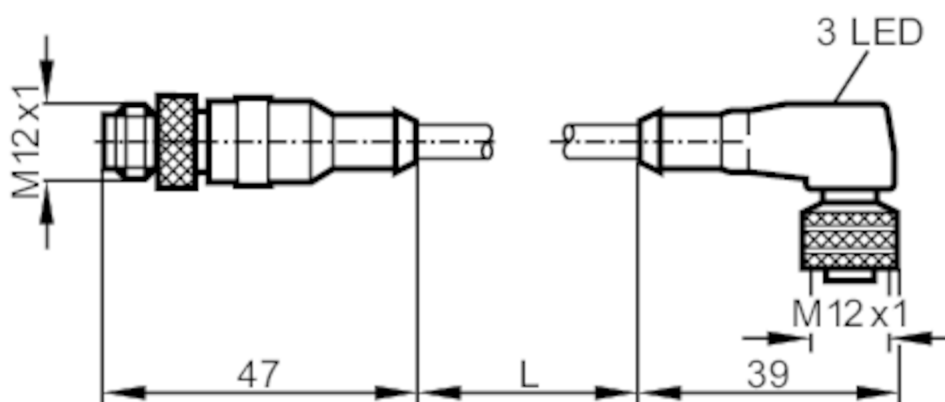

## Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

## Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

10...30 DC

Max. strömbelastning totalt [A]

3

## Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-25...80

Kapslingsklass

IP 68

## Mekaniska data

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad

## Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus

1 x LED, gul

drift

1 x LED, grön

# E11415



## Anslutningskabel

VDOAH032MSS0005H03STGH030MSS

### Anmärkning

Förpackning

1 antal

### Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Anslutning

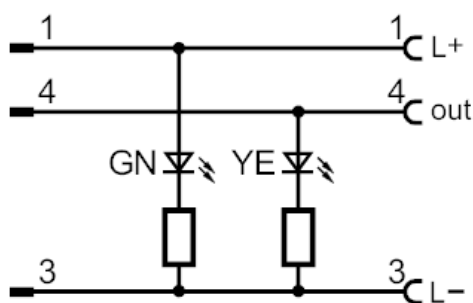

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

