


## Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

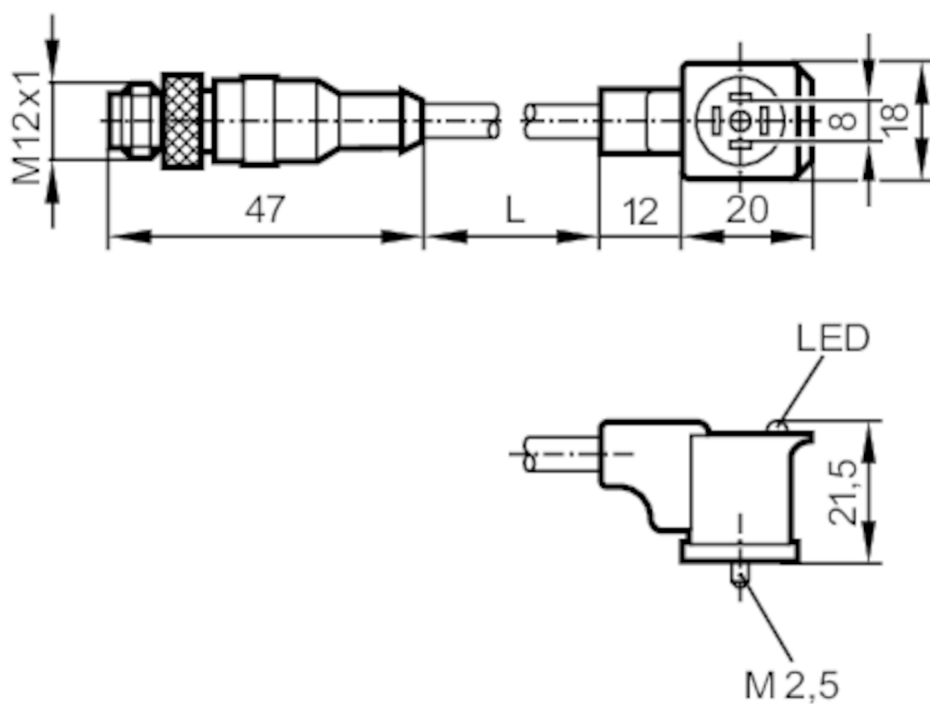

## Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

&lt; 24 AC/DC

Överspänningsskydd

ja; (VDR)

Max. strömbelastning totalt

[A]

3

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklass

IP 65

## Mekaniska data

Vikt

[g]

45,5

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad

## Displayer / manöverelement

Display

drift

1 x LED, gul

## Tillbehör

Ingående delar

skruv

Etikett

## Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

### Anmärkning

Förpackning

1 antal

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp C DIN, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: förnicklad mässing; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

