


## Anslutningskabel

VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

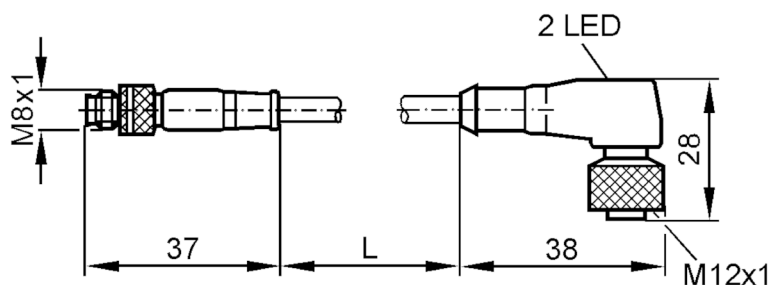

## Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning totalt

[A]

3

## Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...85

Kapslingsklass

IP 68

## Mekaniska data

Vikt

[g]

244,2

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad

## Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus

1 x LED, gul

drift

1 x LED, grön

## Anmärkning

Förpackning

1 antal

## Anslutningskabel

VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS

### Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm



### Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Anslutning

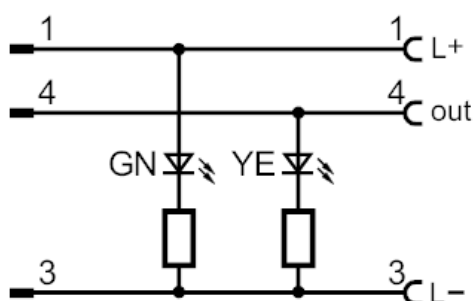

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

