


# E11809



## Anslutningskabel hona

ADOGO014MSS0010B11

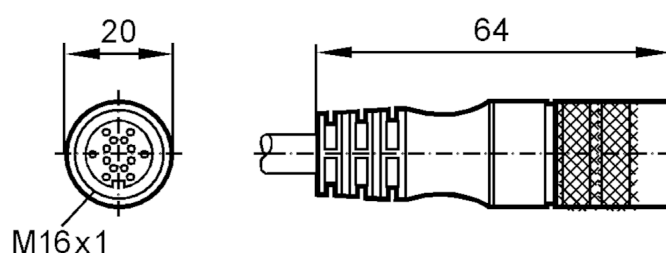

### Elektriska data

|                             |     |         |
|-----------------------------|-----|---------|
| Anslutningsspänning         | [V] | < 30 DC |
| Max. strömbelastning totalt | [A] | 3       |

### Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklass       |      | IP 67    |

### Mekaniska data

|                      |     |                     |
|----------------------|-----|---------------------|
| Vikt                 | [g] | 792,5               |
| Material             |     | PUR                 |
| Gjuten-body material |     | PUR                 |
| Material mutter      |     | Mässing, förnicklad |

### Anmärkning

|             |  |         |
|-------------|--|---------|
| Förpackning |  | 1 antal |
|-------------|--|---------|

# E11809



## Anslutningskabel hona


ADOGO014MSS0010B11

### Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm ) + 10 x 0,25 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,2 mm )

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M16, rak; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad

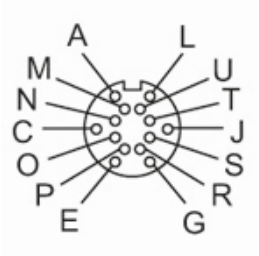

### Anslutning

|   |       |
|---|-------|
| A | BN    |
| C | GY/PK |
| E | BK    |
| G | PK    |
| J | GN    |
| L | BU    |
| N | RD/BU |
| O | VT    |
| P | WH    |
| R | RD    |
| S | GY    |
| T | YE    |

M: inte använd  
U: inte använd  
Ledarfärger :

BK = svart  
BN = brun  
BU = blå  
GN = grön  
GY = grå  
PK = rosa  
RD = röd  
VT = violett  
WH = vit  
YE = gul