


Lomberingsklämma för kontakter

LOCK RING M8 (10X)

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

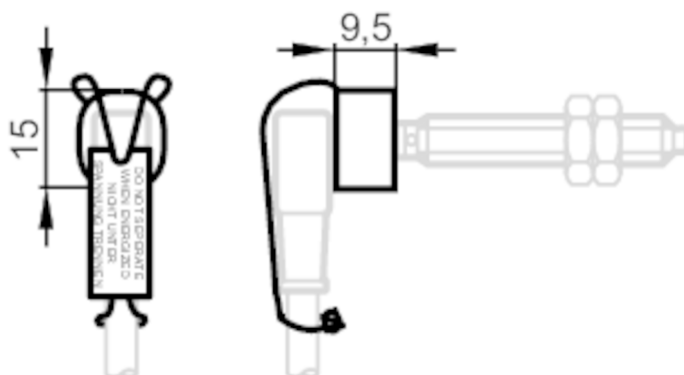

Applikation

Utförande	för M8-kontakter med ingjuten kabel, M8-mutterns maximala bredd 7,6 mm
-----------	--

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
----------------------	------	----------

Mekaniska data

Material	PA
----------	----

Anmärkning

Förpackning	10 antal
-------------	----------