


E12506



Anslutningskabel hona

ADOAH120ZDS0015H12

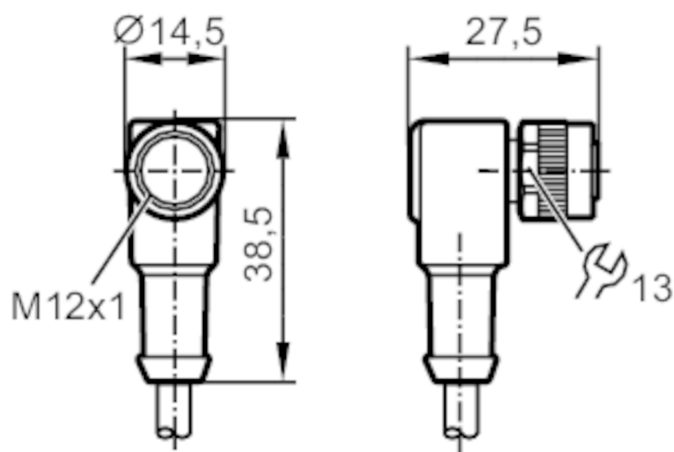

Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 30 AC/DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	1,5

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	922,5
Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	formgjuten zink, förnicklad
För användning i släpkedja	ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler > 2 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel 360 °/m

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E12506



Anslutningskabel hona


ADOAH120ZDS0015H12

Elektrisk anslutning

kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

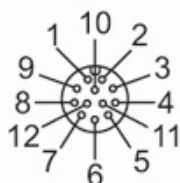

Anslutning

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
GY/PK =	grå/rosa
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul
RD/BU =	röd/blå