

E12559



Anslutningskabel

VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	8...32 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...80
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67; (parningskontakt isatt)

Mekaniska data

Vikt [g]	123,4
Material	PA; Honkontakt: TPU orange; Packning: FKM
Material mutter	Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja	ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler > 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Anslutningskabel

VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS

Elektrisk anslutning - Honkontakt


Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt, rak



Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Anslutning

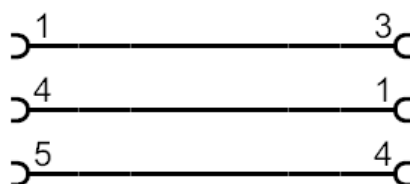

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

