


E12561



Y-anslutningskabel

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS

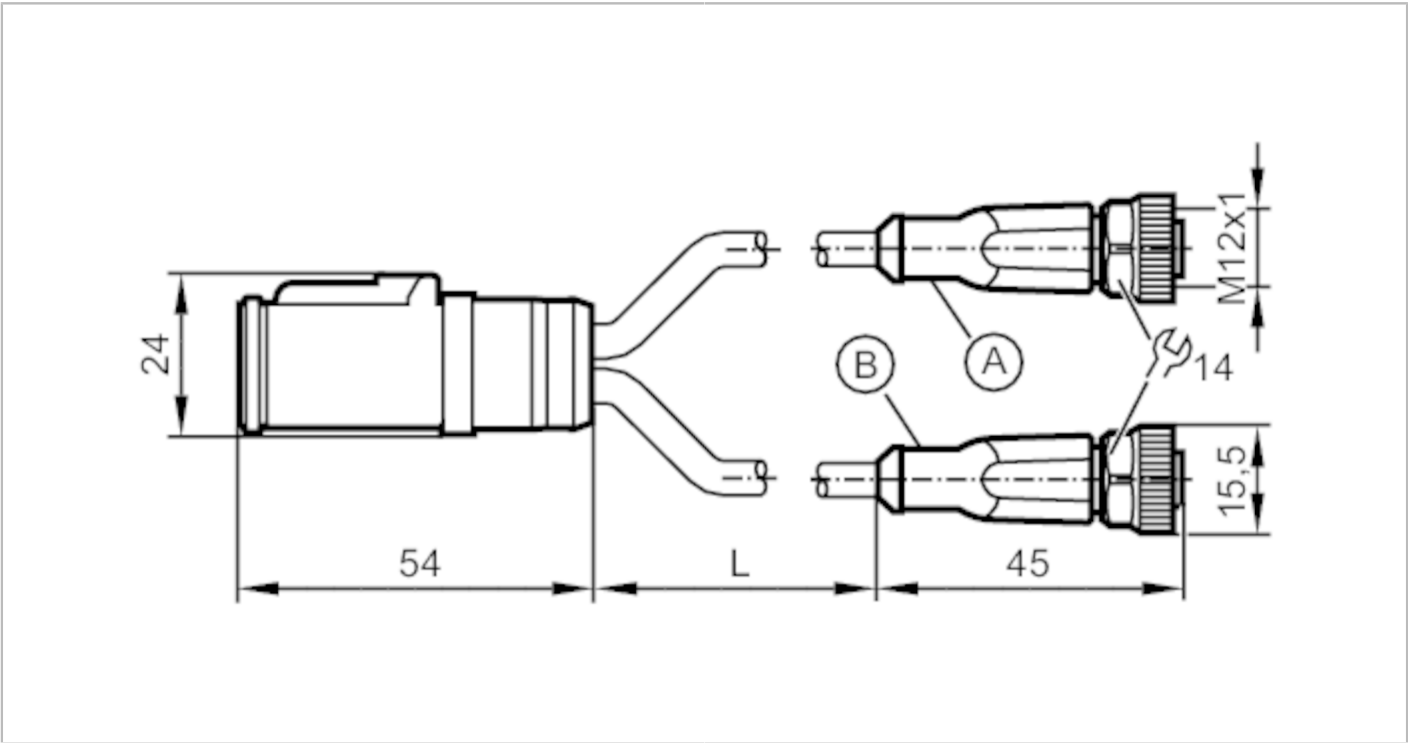

Applikation		
Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; För användning i släpkedja	
Silikonfri	ja	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	8...32 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...80
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-20...80
Kapslingsklass		IP 67; (parningskontakt isatt)
Mekaniska data		
Vikt	[g]	135
Material		PA; Honkontakt: TPU orange; Packning: FKM
Material mutter		Mässing, förnicklad
Antal portar i splitboxen		2
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Y-anslutningskabel

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS

Anmärkning

Förpackning


1 antal

Elektrisk anslutning - DEUTSCH-kontakt

Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt, rak



Anslutning

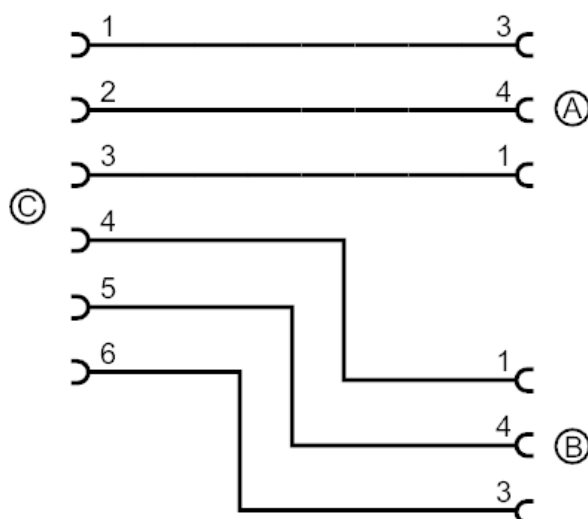

Elektrisk anslutning - Honkontakt

kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Anslutning: 2 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

