


Montagekit för manuella ventiler och kulventiler

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M04

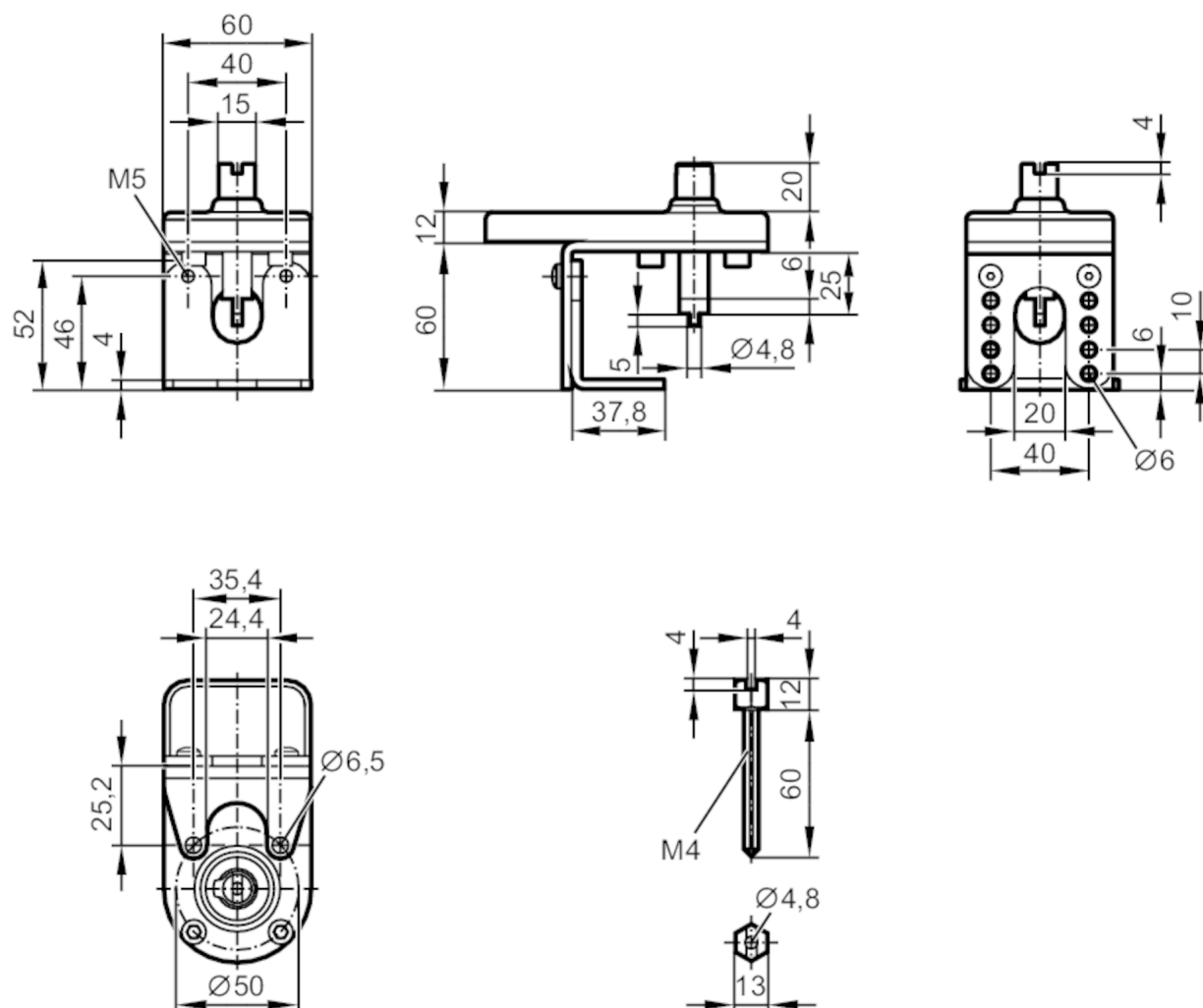

Applikation

Utförande

för utförande IND, INE

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-30...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

470

Toppfläns diameter

[mm]

50

ISO toppfläns typ

F05

Skaftförlängare

M4

Material

Montageplatta: plast; metalldelar: rostfritt stål (1.4301 / 304)

Anmärkning

Förpackning

1 antal