


Konfektionierbar hankontakt

SSTA040MSSFKSG

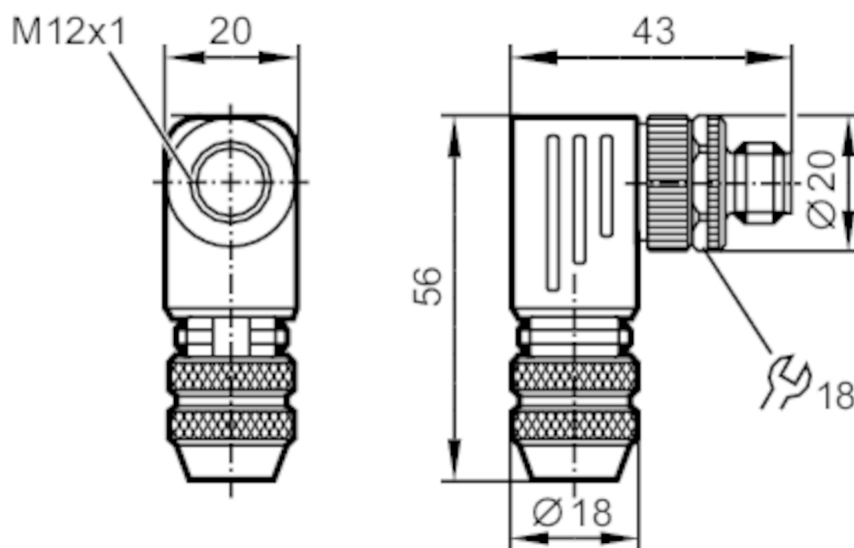

Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC/DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...85

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

66,5

Mått

[mm]

42 x 20 x 54

Material

formgjuten zink förnicklad

Gjuten-body material

formgjuten zink, förnicklad

Material mutter

formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Konfektionierbar hankontakt

SSTA040MSSFKSG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...0,75 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: D; Gjuten kåpa: formgjuten zink, förnicklad; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: med avskärmning



Anslutning

