


E12335



Anslutningskabel

VDOGH040MSS0002H04STGX040--S

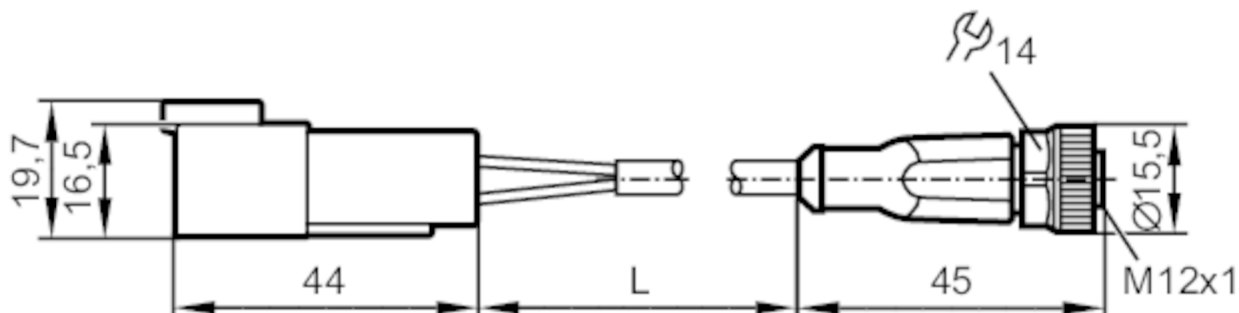

Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	102,9
Material	Material hylsa: TPU orange; Packning: FKM
Material mutter	Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja	ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler > 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Anslutningskabel

VDOGH040MSS0002H04STGX040--S

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt, rak; Kontakter: förnicklad



Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Anslutning

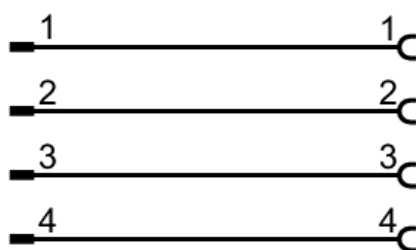

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

