


# E18064



## Anslutningskabel hona

ADOGB030VAS0006E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

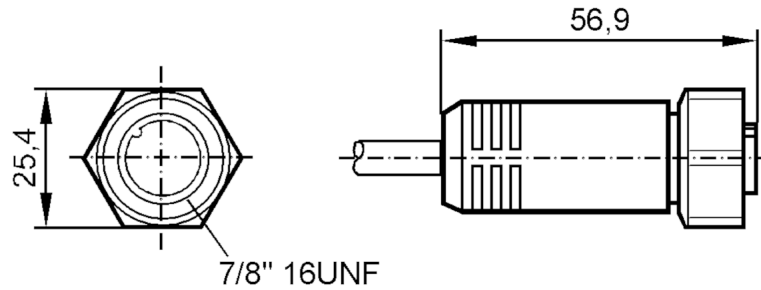

### Applikation

Speciella egenskaper guldpläterade stift

### Elektriska data

Anslutningsspänning [V] < 300 AC/DC

### Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -20...105

Kapslingsklass IP 68

### Mekaniska data

Vikt [g] 571,526

Material PVC

Material mutter rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

### Anmärkning

 
Förpackning 1 antal

### Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PVC, grå; 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad




# E18064



## Anslutningskabel hona

AD0GB030VAS0006E03

### Anslutning

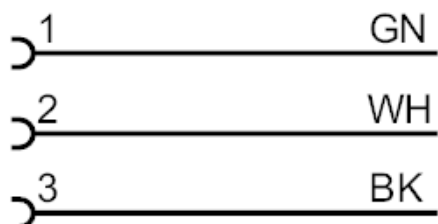

Ledarfärger :

BK = svart  
GN = grön  
WH = vit

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv