


Lins för fiberoptik

LENS ATTACHMENT D5X10-M4

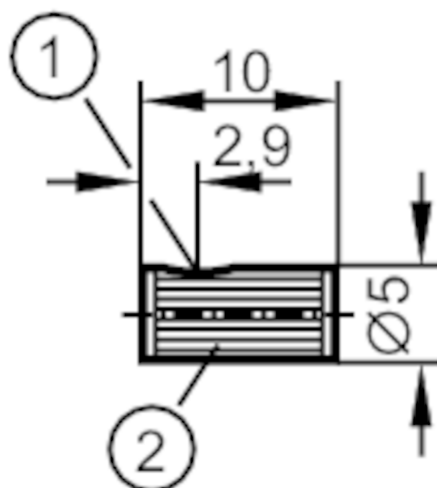

- 1 Avkänningsyta
2 Invändig gänga M4

Applikation

Utförande för envägsavkännande fiberoptik M4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -40...70

Mekaniska data

Vikt [g] 3

Material Aluminium svart eloxerad

Anmärkning

Förpackning 2 antal