


Bländare för fiberoptik

DIAPHRAGM ATTACHMENT D6X12

Utgående artikel

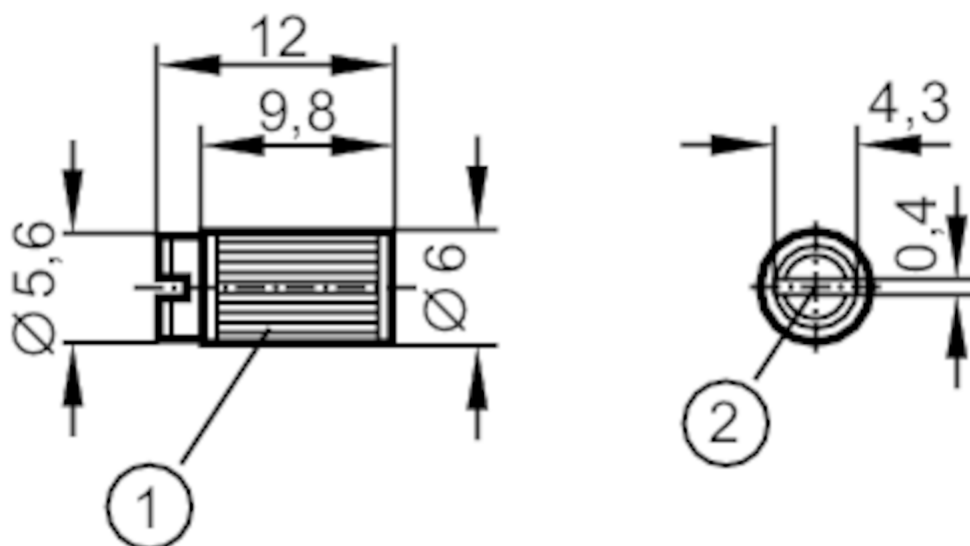

- 1 Invändig gänga M4
2 Bländare

Applikation

Utförande för envägsavkännande fiberoptik M4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -40...70

Mekaniska data

Vikt [g] 4

Material Aluminium svart eloxerad

Anmärkning

Förpackning 2 antal