




Reflexer för reflexavkännande lasergivare

REFLECTOR LASER TS-15

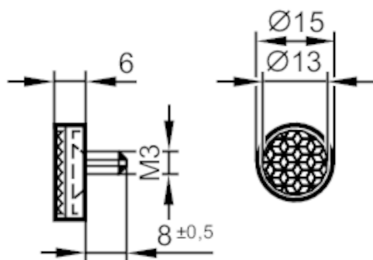

1 M3 8 mm djup

Applikation

Utförande	cirkulär, för reflexavkännande laserfotoceller, M3
-----------	--

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-10...60
----------------------	------	----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	2,8
Mått	[mm]	Ø 15 / L = 6
Reflectoryta	[mm]	Ø 13
Material	skruv: rostfritt stål (316 / 1.4401); bricka: rostfritt stål (316 / 1.4401); Mutter: rostfritt stål (316 / 1.4401); fronpanel: PMMA; bas: ABS	

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------