


Fiberoptik envägsavkännande givare

FE-00-P-V-E1/1,5M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

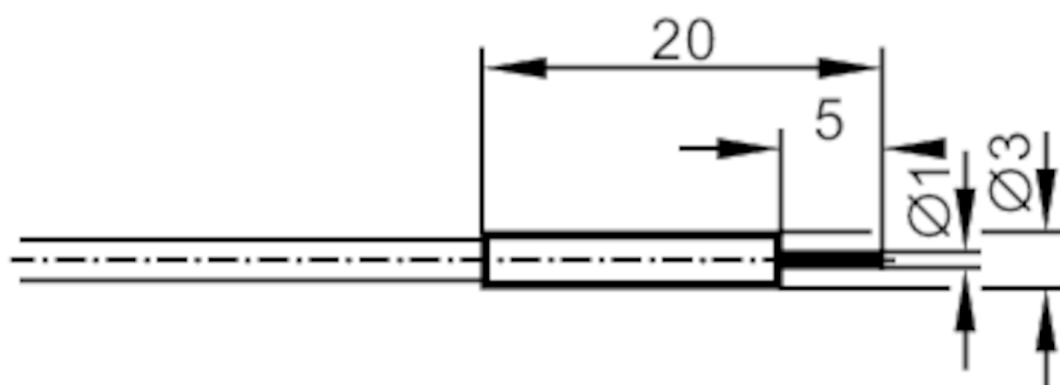

Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Område fiberoptik

[mm]

45

OUF

Område fiberoptik

[mm]

45

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

1

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

5

Totallängd

[mm]

1500

Min. böjradie

[mm]

10

Material

Adapter: PPE

Fibermaterial

Glas

E20081



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-V-E1/1,5M

Fiberhuvudmaterial	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel	PVC
Anmärkning	
Förpackning	1 antal